


ストッパキット
EADP-ES-R3-32
製品番号: 2735411

FESTO

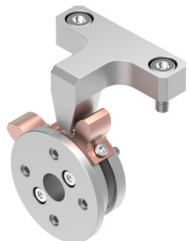

データシート

特徴	値
サイズ	32
回転角度の設定範囲	0 deg...325 deg
取付位置	任意
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
保管温度	-20 °C...60 °C
周囲温度	0 °C...50 °C
負荷慣性モーメント JO	1.3 kgcm ²
製品質量	290 g
取付方法	雌ねじ付
材料に関する注意事項	RoHS準拠
材質: ストッパ	ベリリウム青銅ニッケルめっき
材質: フランジ	鍛造アルミ合金 アルマイト処理
材質 リテーナ	鍛造アルミ合金 アルマイト