


ベローシリンダ
EB-80-20

製品番号: 2748903

FESTO

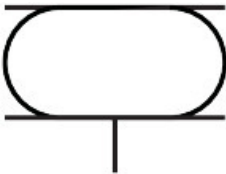

データシート

特徴	値
サイズ	80
必要な組み込み径	95 mm
ストローク	20 mm
許容拡張高さ	70 mm
最大傾斜角度	10 deg
最大オフセット	5 mm
最低取付高さ	50 mm
機能	単動式
作動圧力	0 bar...8 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010 [-:::4]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転不可
耐食性クラス KBK	0 - 耐腐食性なし
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-40 °C...70 °C
復元力	400 N
製品質量	500 g
取付方法	雌ねじ付
空気圧接続	G1/4
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 ベローズ	CR
材質ハウジング	鋳造アルミ