


ガイドユニット
EAGF-V2-KF-40-320
製品番号: 2783047

FESTO

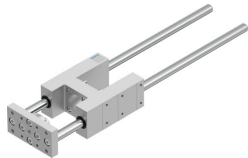

データシート

特徴	値
サイズ	40
ストローク	320 mm
バックラッシュ	0 µm
取付位置	任意
ガイド	再循環ボールベアリングガイド
構造	ガイド
耐食性クラス KBK	0 - 耐腐食性なし
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-20 °C...80 °C
最大力 F_y	1000 N
最大力 F_y 静的	1260 N
許容力 F_z	1000 N
最大力 F_z 静的	1260 N
最大トルク M_x	44 Nm
最大静的トルク M_x	55 Nm
許容トルク M_y	52 Nm
最大トルク M_y 静的	65 Nm
最大トルク M_z	52 Nm
許容トルク M_z (静的)	65 Nm
変位力	15 N
移動負荷	2307 g
製品質量	3541 g
0mmストローク時の移動負荷の重心	38 mm
ストローク0mmごとの移動負荷の追加重心	4.2 mm
取付方法	雌ねじ付
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
ガイドエレメント材質	焼戻し鋼
材質 ハウジング	鍛造アルミ合金 アルマイト
ヨークプレート材質	鋼