


ガイドユニット
EAGF-V2-KF-50-320
製品番号: 2784164

FESTO

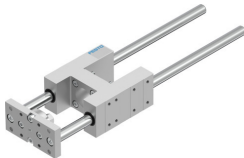

データシート

特徴	値
サイズ	50
ストローク	320 mm
バックラッシュ	0 µm
取付位置	任意
ガイド	再循環ボールベアリングガイド
構造	ガイド
耐食性クラス KBK	0 - 耐腐食性なし
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-20 °C...80 °C
最大力 F_y	1260 N
最大力 F_y 静的	1600 N
許容力 F_z	1260 N
最大力 F_z 静的	1600 N
最大トルク M_x	65 Nm
最大静的トルク M_x	83 Nm
許容トルク M_y	70 Nm
最大トルク M_y 静的	89 Nm
最大トルク M_z	70 Nm
許容トルク M_z (静的)	89 Nm
変位力	15 N
移動負荷	3583 g
製品質量	5627 g
0mmストローク時の移動負荷の重心	46 mm
ストローク0mmごとの移動負荷の追加重心	4.3 mm
取付方法	雌ねじ付
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
ガイドエレメント材質	焼戻し鋼
材質 ハウジング	鍛造アルミ合金 アルマイト
ヨークプレート材質	鋼