


モータ折り返しキット  
EAMM-U-110-D50-60H-120-S1  
製品番号: 2799150

FESTO

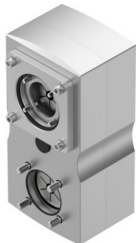

データシート

| 特徴                 | 値                     |
|--------------------|-----------------------|
| サイズ                | 110                   |
| 取付位置               | 任意                    |
| ギア比                | 1:1                   |
| 最高回転数              | 5000 1/min            |
| LABS 認証            | VDMA24364-ゾーン III     |
| 保管温度               | -25 °C...60 °C        |
| 相対湿度               | 0 ~ 95%               |
| 保護等級               | IP65                  |
| 周囲温度               | -10 °C...60 °C        |
| 負荷慣性モーメント          | 799 kgmm <sup>2</sup> |
| アイドリング駆動トルク        | 0.3 Nm                |
| 伝達トルク              | 25 Nm                 |
| 製品質量               | 5310 g                |
| インタフェースコード アクチュエータ | D50B                  |
| インタフェースコード モータイン   | 60H                   |
| マテリアルに関する注意事項      | RoHS準拠                |