


モータ折り返しキット
EAMM-U-86-D50-60H-102-S1
製品番号: 2803325

FESTO

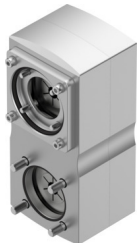

データシート

特徴	値
サイズ	86
取付位置	任意
ギア比	1:1
最高回転数	5000 1/min
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
保管温度	-25 °C...60 °C
相対湿度	0 ~ 95%
保護等級	IP65
周囲温度	-10 °C...60 °C
負荷慣性モーメント	175 kgmm ²
アイドリング駆動トルク	0.25 Nm
伝達トルク	9.5 Nm
製品質量	2520 g
インタフェースコード アクチュエータ	D50B
インタフェースコード モータイン	60H
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠