


フランジ金具
EAHH-V2-32-R1
製品番号: 2827587

FESTO

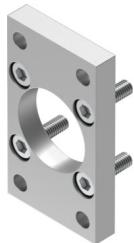

データシート

特徴	値
サイズ	32
規格ベース	ISO 15552
耐食性クラス KBK	3 - 高度の耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
リチウムイオン電池製造への適合性	銅の質量が1%を超える金属は使用対象から除外 回路基板、ケーブル、電気コネクタ、コイルを除く。合金成分として1%以上の銅を含む金属は使用から除外される。ただし、プリント基板、ケーブル、電気コネクタ、コイルは例外とする。銅、亜鉛、ニッケルの質量比が5%を超える金属は使用から除外する。回路基板、ケーブル、電気コネクタ、コイルを除く。合金成分として5%以上の銅を含む金属は使用から除外される。ただし、プリント基板、ケーブル、電気コネクタ、コイルは例外とする。銅、亜鉛、ニッケルの質量比が5%を超える金属は使用から除外する。銅に含まれるニッケル、無電解ニッケルめっきが施された表面、回路基板、ケーブル、電気コネクタ、コイルは例外
クリーンルームの適合性ISO 14644-14	静的に取付けられる要素であるため、ISO 14644-1準拠に則った評価不可
許容荷重	1 kN
製品質量	206 g
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質: プレート	ステンレス
材質: ねじ	ステンレス