


ユニオンティー
NEDU-L2R1-V8-M12G5-M12G5
製品番号: 2839846

FESTO

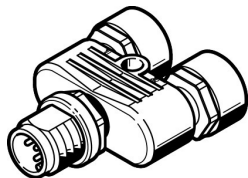

データシート

特徴	値
規格ベース	EN 61076-2-101
取付方法	ねじ込み式
製品質量	28 g
電気接続 1	ストレートソケット, M12x1, 5ピン, Aコード
電気接続 2	ストレートプラグ, M12x1, 2ピン, Aコード
電気ポート 3	ストレートプラグ, M12, 3ピン, Aコード
作動電圧範囲 DC	0 V...30 V
40°Cでの通電容量	4 A
サージ電圧耐性	1.5 kV
保護等級	IP65 IP67
周囲温度	-25 °C...85 °C
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
汚染度	3
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
材質 ハウジング	TPE-U(PUR)
ハウジングのカラー	黒
材質: ユニオンナット	亜鉛ダイカスト ニッケルめっき
材質 シール	FPM
プラグ接点材質	銅合金 金めっき