


スィベルフランジ
SNCS-125-R3
製品番号: 2895926

FESTO

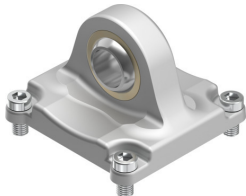

データシート

特徴	値
サイズ	125
規格ベース	ISO 15552 (以前は VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
バリエーション	高腐食保護
耐食性クラス KBK	3 - 高度の耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
リチウムイオン電池製造への適合性	銅, 亜鉛またはニッケルの質量が5%を超えている金属は使用対象から除外されています。鋼に含まれるニッケル, 無電解ニッケルめっきが施された表面, 回路基板, ケーブル, 電気コネクタ, コイルは例外です
周囲温度	-40 °C...150 °C
製品質量	1369 g
材料に関する注意事項	RoHS準拠
取付金具材質	鍛造アルミ合金 保護カバー付
ロッドエンドベ어링材質	PTFE ステンレス
材質: ねじ	ステンレス