


モータ取付キット  
EAMM-A-D32-60G  
製品番号: 2946758

FESTO

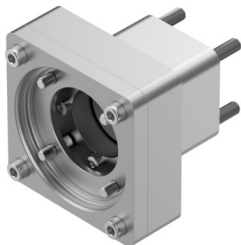

データシート

| 特徴                 | 値              |
|--------------------|----------------|
| 呼び長さ               | 66.5 mm        |
| 取付位置               | 任意             |
| 最高回転数              | 8000 1/min     |
| LABS 認証            | VDMA24364-B2-L |
| 保管温度               | -25 °C...60 °C |
| 相対湿度               | 0 ~ 95%        |
| 保護等級               | IP40           |
| 周囲温度               | -10 °C...60 °C |
| 負荷慣性モーメント          | 5.87 kgmm²     |
| 伝達トルク              | 6.5 Nm         |
| 製品質量               | 540 g          |
| インタフェースコード アクチュエータ | D32<br>D32C    |
| インタフェースコード モータイン   | 60G            |
| マテリアルに関する注意事項      | RoHS準拠         |