


バルブ
VOFD-L12T-M32-MN-G14-8-F19
製品番号: 3013904

FESTO

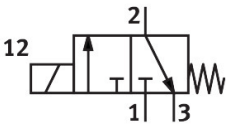

データシート

特徴	値
バルブ機能	3/2 クローズ, 単安定
操作方法	電動
幅	50 mm
標準公称流量(DIN 1343)	52 L/min
空気圧作動ポート	G1/4
使用圧力	0 MPa...0.8 MPa 0 psi...116 psi
作動圧力	0 bar...8 bar
構造	直動制御ボベットバルブ
リセット方法	メカスプリング
保護等級	IP65
呼び径	1.2 mm
シーリング原理	ソフト
取付位置	任意
手動操作	なし
制御方法	ダイレクト
流れ方向	逆流不可
真空中に最適	はい
b 値	0.2
C 値	0.44 l/sbar
流量 Kv 排気	0.04 m³/h 0.04 m³/h
標準流量 2-3	49 L/min
切換時間 オフ	60 ms
切換時間 オン	40 ms
防爆	ゾーン 1 (ATEX) ゾーン 2 (ATEX) ゾーン 21 (ATEX) ゾーン 22 (ATEX)
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:2:2]に準拠した圧縮空気
耐食性クラス KBK	4 - 特に強度の耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
流体温度	-25 °C...60 °C

特徴	値
周囲温度	-25 °C...60 °C
製品質量	170 g
エア接続ポート 1	G1/4
空気圧接続 2	G1/4
空気圧ポート 3	G1/4
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 シール	NBR
材質 ハウジング	アルミ, エマタルアノダイズ処理