


セミロータリアクチュエータ
DSRL-16-180-P-FW
製品番号: 30655

FESTO

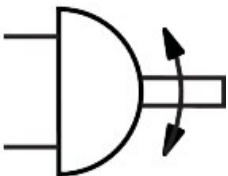

データシート

特徴	値
サイズ	16
クッション角度	2.1 deg
回転角度の設定範囲	0 deg...180 deg
回転角度	0 deg...180 deg
クッション	フレキシブルクッションリング/プレート 両側
取付位置	任意
機能	複動式
構造	ベーン
位置検出	なし
作動圧力	2 bar...8 bar
0.6MPa(6bar, 87psi)時の最高回転周波数	3 Hz
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:...]準拠の圧縮空気
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-10 °C...60 °C
最大軸力	30 N
最大ラジアル力	75 N
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論トルク	2 Nm
製品質量	300 g
取付方法	取付穴付
空気圧接続	M5
材質: カバー	強化 PA
材質: ドライブシャフト	鋼 ニッケルめっき
材質 シール	NBR
材質 ハウジング	亜鉛加圧鋳造