


セミロータリアクチュエータ
DSRL-32-180-P-FW
製品番号: 30657

FESTO

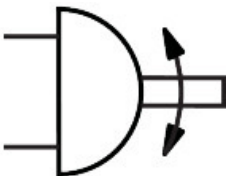

データシート

特徴	値
サイズ	32
クッション角度	1.2 deg
回転角度の設定範囲	0 deg...180 deg
回転角度	0 deg...180 deg
クッション	フレキシブルクッションリング/プレート 両側
取付位置	任意
機能	複動式
構造	ペーン
位置検出	なし
作動圧力	1.5 bar...8 bar
0.6MPa(6bar, 87psi)時の最高回転周波数	3 Hz
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:...]準拠の圧縮空気
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-10 °C...60 °C
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論トルク	10 Nm
製品質量	1300 g
取付方法	取付穴付
空気圧接続	G1/8
材質: ドライブシャフト	鋼 ニッケルめっき
材質 シール	NBR