


# ケーブル付ソケット KMF-1-24DC-2.5-LED

製品番号: 30935

FESTO

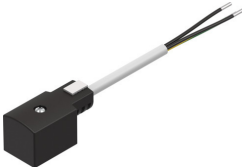

## データシート

| 特徴                  | 値                         |
|---------------------|---------------------------|
| スイッチ位置指示器           | LED                       |
| 取付方法                | 中央ねじ M3付ソレノイドバルブ          |
| 取付位置                | 任意                        |
| 製品質量                | 170 g                     |
| 電気接続                | ソケット                      |
| 定格動作電圧 DC           | 24 V                      |
| 保護アース端子             | あり                        |
| ケーブル長               | 2.5 m                     |
| ケーブル径               | 6 mm                      |
| ケーブル構造              | 3x0.75mm <sup>2</sup>     |
| 保護等級                | IP67<br>IEC 60529に準拠      |
| 周囲温度                | -20 °C...80 °C            |
| CEマーク (適合性宣言を参照)    | EU RoHS (特定有害物質使用制限) 指令準拠 |
| UKCA マーク (適合性宣言を参照) | UK RoHS指令に準拠              |
| LABS 認証             | VDMA24364-B2-L            |
| 材質: ケーブル被服          | PVC                       |
| 材質 ハウジング            | PC<br>POM                 |
| プラグ接点材質             | ブロンズ                      |