


近接センサ
SMPO-1-H-B
製品番号: 31008

FESTO

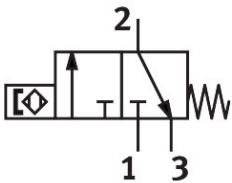

データシート

特徴	値
形状	ブロック構造
防爆	ゾーン 1 (ATEX) ゾーン 2 (ATEX) ゾーン 21 (ATEX) ゾーン 22 (ATEX)
測定原理	マグネット式
作動圧力	2 bar...6 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010 [6:4:4]に準拠した圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転不可
周囲温度	-15 °C...60 °C
スイッチング値の再現性	±0.2mm
スイッチオン時間	30 ms
スイッチオフ時間	25 ms
取付方法	取付穴付 アクセサリ付
バルブ機能	3ポート
空気圧接続	バーブニップル PK-3
製品質量	14 g
材質 ハウジング	真鍮 PA POM
切換状態表示	光学式
保護等級	IP65
LABS 認証	VDMA24364-B2-L