


セミロータリアクチュエータ
DSR-10-180-P
製品番号: 33297

FESTO

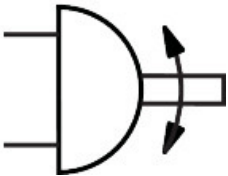

データシート

特徴	値
サイズ	10
クッション角度	2.4 deg
回転角度の設定範囲	0 deg...180 deg
回転角度	0 deg...180 deg
クッション	フレキシブルクッションリング/プレート 両側
取付位置	任意
機能	複動式
構造	ペーン
位置検出	なし
作動圧力	2.5 bar...8 bar
0.6MPa(6bar, 87psi)時の最高回転周波数	3 Hz
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:...]準拠の圧縮空気
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-10 °C...60 °C
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論トルク	0.5 Nm
製品質量	100 g
取付方法	取付穴付
空気圧接続	M3
材質: ドライブシャフト	鋼 ニッケルめっき
材質 シール	NBR