


ガイドユニット  
FENG-40-320-KF  
製品番号: 34504

FESTO

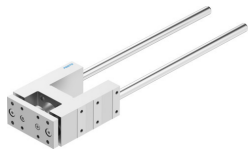

データシート

| 特徴               | 値                    |
|------------------|----------------------|
| サイズ              | 40                   |
| ストローク            | 320 mm               |
| 取付位置             | 任意                   |
| ガイド              | 再循環ボールベアリングガイド       |
| 構造               | ガイド                  |
| 防爆               | 証明書に記載されている情報をよく読むこと |
| LABS 認証          | VDMA24364-B2-L       |
| 周囲温度             | -20 °C...80 °C       |
| 最大力 $F_y$        | 1000 N               |
| 最大力 $F_y$ 静的     | 1260 N               |
| 許容力 $F_z$        | 1000 N               |
| 最大力 $F_z$ 静的     | 1260 N               |
| 最大トルク $M_x$      | 44 Nm                |
| 最大静的トルク $M_x$    | 55 Nm                |
| 許容トルク $M_y$      | 52 Nm                |
| 最大トルク $M_y$ 静的   | 65 Nm                |
| 最大トルク $M_z$      | 52 Nm                |
| 許容トルク $M_z$ (静的) | 65 Nm                |
| 変位力              | 15 N                 |
| 製品質量             | 3394 g               |
| 取付方法             | 雌ねじ付                 |
| マテリアルに関する注意事項    | RoHS準拠               |
| ガイドエレメント材質       | 焼戻し鋼                 |
| 材質 ハウジング         | 鍛造アルミ合金, アルマイト処理     |
| ヨークプレート材質        | 鍛造アルミ合金, アルマイト       |