


ガイドユニット
FENG-63-100-KF
製品番号: 34514

FESTO

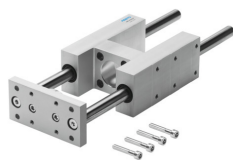

データシート

特徴	値
サイズ	63
ストローク	100 mm
取付位置	任意
ガイド	再循環ボールベアリングガイド
構造	ガイド
防爆	証明書に記載されている情報をよく読むこと
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-20 °C...80 °C
最大力 F_y	1260 N
最大力 F_y 静的	1600 N
許容力 F_z	1260 N
最大力 F_z 静的	1600 N
最大トルク M_x	75 Nm
最大静的トルク M_x	95 Nm
許容トルク M_y	90 Nm
最大トルク M_y 静的	115 Nm
最大トルク M_z	90 Nm
許容トルク M_z (静的)	115 Nm
変位力	15 N
製品質量	5900 g
取付方法	雌ねじ付
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
ガイドエレメント材質	焼戻し鋼
材質 ハウジング	鍛造アルミ合金, アルマイト処理
ヨークプレート材質	鍛造アルミ合金, アルマイト