


真空パッド  
**VASB-8-M5-NBR**

製品番号: 35410

**FESTO**

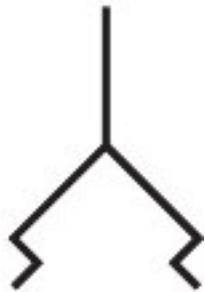

## データシート

特徴	値
コネクタ付サクションカップ	3.3 mm
呼び径	2 mm
サクションカップ径	8 mm
サクションカップ容量	0.163 cm <sup>3</sup>
有効サクションカップ径	5.5 mm
接続位置	上
取付位置	任意
サクションカップ形状	丸型 ジャバラ1.5段
使用圧力	-0.095 MPa...0 MPa -13.775 psi...0 psi
作動圧力	-0.95 bar...0 bar
定格作動圧力	-0.07 MPa -0.7 bar -10.15 psi
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:::]に基づく大気
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-A1-L
周囲温度	-20 °C...80 °C
公称使用圧力における保持力	1.6 N
製品質量	4 g
取付方法	真空ポート経由
真空接続	M5
色	黒
ショア硬さ	60 ±5
ねじ付トラニオン材質	真鍮
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
サクションカップ材質	NBR