


真空エジェクタ  
VAD-ME-I-1/4  
製品番号: 35532

FESTO

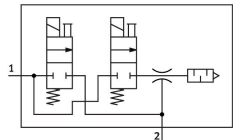

データシート

| 特徴           | 値                                |
|--------------|----------------------------------|
| ノズル径         | 1.4 mm                           |
| 取付位置         | 任意                               |
| エジェクタ特性      | 高真空                              |
| 内蔵機能         | 電動エジェクタパルスバルブ<br>電動On-Offバルブ     |
| 構造           | ティー                              |
| 作動圧力         | 1.5 bar...8 bar                  |
| 最大真空         | 90 %                             |
| スイッチオン時間     | 100%                             |
| 作動流体         | ISO 8573-1:2010 [7:4:4]に準拠した圧縮空気 |
| 使用流体/制御流体の情報 | 潤滑運転不可                           |
| LABS 認証      | VDMA24364-B2-L                   |
| 流体温度         | 0 °C...50 °C                     |
| 保護等級         | IP65                             |
| 周囲温度         | 0 °C...50 °C                     |
| 電気接続         | プラグ                              |
| 取付方法         | 雌ねじ付                             |
| エア接続ポート 1    | G1/8                             |
| 真空接続         | G1/4                             |
| 材質 ハウジング     | アルミ                              |