
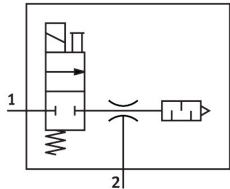


真空エジェクタ
VAD-MYB-1/8
製品番号: 35553

FESTO

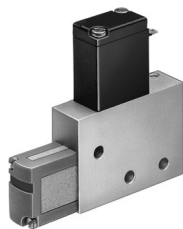

データシート

特徴	値
ノズル径	0.7 mm
取付位置	任意
エジェクタ特性	高真空
内蔵機能	電動On-Offバルブ
構造	ティー
作動圧力	1.5 bar...8 bar
最大真空	85 %
スイッチオン時間	100%
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]に準拠した圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転不可
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
流体温度	0 °C...40 °C
保護等級	IP65
周囲温度	0 °C...40 °C
製品質量	80 g
電気接続	プラグ
取付方法	雌ねじ付
エア接続ポート 1	M5
真空接続	G1/8
材質 ハウジング	アルミ