 



ON / OFFバルブ
HE-1/4-DB-MINI
製品番号: 3563687

FESTO

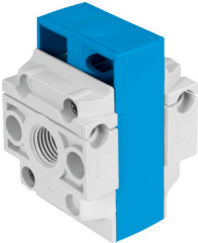

データシート

特徴	値
シリーズ	DB
サイズ	ミニ
グリッド寸法	44 mm
構造	On-Offバルブ
操作方法	手動
シーリング原理	ソフト
排気機能	スロットル不可
作動ヒューズ	南京錠(オプション)
手動操作	なし
制御方法	ダイレクト
バルブ機能	3/2 双安定
使用圧力	0 MPa...1 MPa
作動圧力	0 bar...10 bar
被服	ネガティブオーバーラップ
C 値	6.3 l/sbar
b値	0.8
標準公称流量(DIN 1343)	2300 L/min
標準流量2-3	700 L/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気 不活性ガス
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転不可
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	-5 °C...50 °C
周囲温度	-5 °C...50 °C
取付方法	インライン 取付穴付
製品質量	66 g
エア接続ポート 1	G1/4
空気圧接続 2	G1/4

特徴	値
2次側のエアクオリティクラス	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気 不活性ガス
材質: ピストンスライド	POM
材質 シール	FPM
材質 ハウジング	強化 PA