


取付プレート
VAME-S7-P-N-V14-A
製品番号: 3581412

FESTO

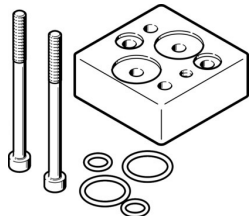

データシート

特徴	値
取付位置	任意
使用圧力	0 MPa...1 MPa 0 psi...145 psi
作動圧力	0 bar...10 bar
防爆	ゾーン 1(ATEX) ゾーン 2(ATEX) ゾーン 21(ATEX) ゾーン 22(ATEX)
作動流体	ISO 8573-1:2010 [-:::-]準拠の圧縮空気
耐食性クラス KBK	4 - 特に強度の耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
保護等級	IP65
取付方法	取付穴付
エア接続ポート 1	M5 NAMUR ピン配置
空気圧接続 2	フランジ 1/4 NAMUR規格の接続形式
空気圧ポート 3	G1/4
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 シール	NBR
材質: プレート	アルミ, エマタルアノダイズ処理