


ベローシリンダ
EB-215-80
製品番号: 36488

FESTO

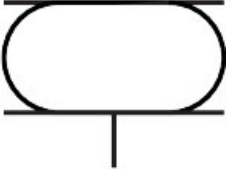

データシート

特徴	値
サイズ	215
必要な組み込み径	230 mm
ストローク	80 mm
許容拡張高さ	135 mm
最大傾斜角度	20 deg
最大オフセット	10 mm
最低取付高さ	50 mm
機能	単動式
作動圧力	0 bar...8 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010 [-:::4]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転不可
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-40 °C...70 °C
復元力	200 N
製品質量	2000 g
取付方法	雌ねじ付
空気圧接続	G3/4
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 ベローズ	NR/BR
材質 ハウジング	鋼 亜鉛めっき