


ベローシリンダ
EB-145-100
製品番号: 36490

FESTO

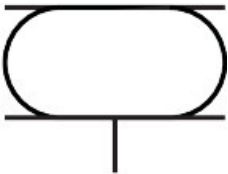

データシート

特徴	値
サイズ	145
必要な組み込み径	160 mm
ストローク	100 mm
許容拡張高さ	170 mm
最大傾斜角度	30 deg
最大オフセット	20 mm
最低取付高さ	70 mm
機能	単動式
作動圧力	0 bar...8 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010 [-:::4]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転不可
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-40 °C...70 °C
復元力	200 N
製品質量	1100 g
取付方法	雌ねじ付
空気圧接続	G1/8
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 ベローズ	NR/BR
材質 ハウジング	鋼 亜鉛めっき