


押ボタンバルブ
K-3-M5
製品番号: 3660

FESTO

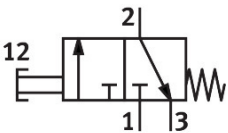

データシート

特徴	値
バルブ機能	3/2 クローズ, 単安定
標準公称流量(DIN 1343)	80 L/min
空気圧作動ポート	M5
作動圧力	-0.95 bar...8 bar
構造	ピストンシート
呼び径	2 mm
制御方法	ダイレクト
防爆	ゾーン 1 (ATEX) ゾーン 2 (ATEX) ゾーン 21 (ATEX) ゾーン 22 (ATEX)
作動流体	ISO 8573-1:2010 [-:~:] 準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可 (潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-10 °C...60 °C
作動力	23 N
製品質量	28 g
取付方法	取付穴付
エア接続ポート 1	M5
空気圧接続 2	M5
材質 シール	NBR
材質 ハウジング	亜鉛加圧鋳造