 



ORブロック
OS-PK-3-6/3
製品番号: 4232

FESTO

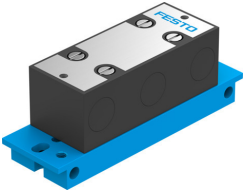

データシート

特徴	値
バルブ機能	OR機能
エア接続ポート 1	PK-3
空気圧接続 2	PK-3
取付方法	フロントパネル取付
標準公称流量(DIN 1343)	100 L/min
作動圧力	1.6 bar...8 bar
周囲温度	-10 °C...60 °C
材質 ハウジング	POM
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:--:]に準拠した圧縮空気
防爆	証明書に記載されている情報をよく読むこと ゾーン 1 (ATEX) ゾーン 2 (ATEX) ゾーン 21 (ATEX) ゾーン 22 (ATEX)
呼び径	2.5 mm
取付位置	任意
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可 (潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	-10 °C...60 °C
製品質量	90 g
空気圧ポート 3	PK-3
材質 シール	NBR