


ソレノイドバルブ
MFH-3-M5
製品番号: 4450

FESTO

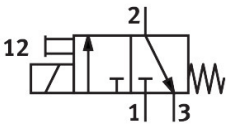

データシート

特徴	値
バルブ機能	3/2 クローズ, 単安定
操作方法	電動
標準公称流量(DIN 1343)	58 L/min
空気圧作動ポート	M5
使用圧力	0 MPa...0.8 MPa
作動圧力	0 bar...8 bar
構造	プレートシート
リセット方法	メカスプリング
認証	c UL us - 認定 (OL)
呼び径	1.3 mm
排気機能	スロットル不可
シーリング原理	ソフト
取付位置	任意
手動操作	ノンロック
制御方法	ダイレクト
流れ方向	逆流れ不可
切換時間 オフ	16 ms
切換時間 オン	9 ms
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
流体温度	-15 °C...60 °C
周囲温度	-15 °C...40 °C
取付方法	取付穴付
エア接続ポート 1	M5
空気圧接続 2	M5
空気圧ポート 3	M5