


ボールバルブ
VZBM-11/2-RP-25-F-3T-F0405-B2B3
製品番号: 4451859

FESTO

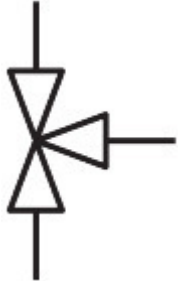

データシート

特徴	値
構造	3方向ボールバルブ T字穴
操作方法	機械式
シーリング原理	ソフト
取付位置	任意
取付方法	インライン
接続装備	Rp1 1/2
スイッチ位置指示器	スロット方向 = フロー方向
フランジ穴パターン	F04 F05
内径	38 mm
呼び幅 DN	40
バルブ機能	3ポート
流れ方向	リバーシブル
公称圧力 継手 PN	25
圧力差時の分離トルク, 公称圧力 継手 PN	26.7 Nm
規格ベース	EN 10226-1 ISO 5211
流体	ISO 8573-1:2010 [-:~:]に準拠した圧縮空気 不活性ガス 水 - 水蒸気ではない 中性の液体
流体温度	-20 °C...130 °C
フロー Kv タイプ T 角あり	200 m³/h
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
材質 ハウジング	真鍮 ニッケルめっき
マテリアル番号 ハウジング	CW617N

特徴	値
材質 シール	HNBR PTFE
ボール材質	真鍮 クロムめっき
ボールの材質番号	CW614N
シャフト材質	真鍮
シャフト材質番号	CW614N
製品質量	3190 g
CEマーク(適合性宣言を参照)	EU圧力機器指令準拠
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性