


ボールバルブ  
VZBM-2-RP-25-F-3T-F05-B2B3  
製品番号: 4451860

FESTO

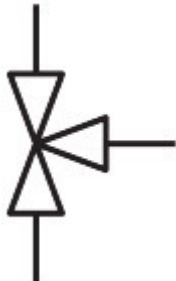

データシート

| 特徴                     | 値                                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 構造                     | 3方向ボールバルブ<br>T字穴                                                  |
| 操作方法                   | 機械式                                                               |
| シーリング原理                | ソフト                                                               |
| 取付位置                   | 任意                                                                |
| 取付方法                   | インライン                                                             |
| 接続装備                   | Rp2                                                               |
| スイッチ位置指示器              | スロット方向 = フロー方向                                                    |
| フランジ穴パターン              | F05                                                               |
| 内径                     | 45 mm                                                             |
| 呼び幅 DN                 | 50                                                                |
| バルブ機能                  | 3ポート                                                              |
| 流れ方向                   | リバーシブル                                                            |
| 公称圧力 継手 PN             | 25                                                                |
| 圧力差時の分離トルク, 公称圧力 継手 PN | 36 Nm                                                             |
| 規格ベース                  | EN 10226-1<br>ISO 5211                                            |
| 流体                     | ISO 8573-1:2010 [-:--:]に準拠した圧縮空気<br>不活性ガス<br>水 - 水蒸気ではない<br>中性の液体 |
| 流体温度                   | -20 °C...130 °C                                                   |
| フロー Kv タイプ T 角あり       | 292 m³/h                                                          |
| マテリアルに関する注意事項          | RoHS準拠                                                            |
| LABS 認証                | VDMA24364-ゾーン III                                                 |
| 材質 ハウジング               | 真鍮<br>ニッケルめっき                                                     |
| マテリアル番号 ハウジング          | CW617N                                                            |
| 材質 シール                 | HNBR<br>PTFE                                                      |

| 特徴               | 値            |
|------------------|--------------|
| ボール材質            | 真鍮<br>クロムめっき |
| ボールの材質番号         | CW614N       |
| シャフト材質           | 真鍮           |
| シャフト材質番号         | CW614N       |
| 製品質量             | 4320 g       |
| CEマーク (適合性宣言を参照) | EU圧力機器指令準拠   |
| 耐食性クラス KBK       | 1 - 低耐腐食性    |