


ボールバルブ  
VZBM-1-RP-40-F-3L-F0304-B2B3  
製品番号: 4451862

FESTO

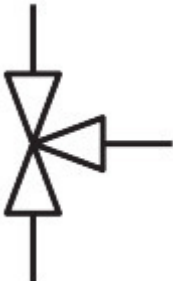

データシート

| 特徴                     | 値                                                                |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 構造                     | 3方向ボールバルブ<br>L字穴                                                 |
| 操作方法                   | 機械式                                                              |
| シーリング原理                | ソフト                                                              |
| 取付位置                   | 任意                                                               |
| 取付方法                   | インライン                                                            |
| 接続装備                   | Rp1                                                              |
| スイッチ位置指示器              | スロット方向 = フロー方向                                                   |
| フランジ穴パターン              | F03<br>F04                                                       |
| 内径                     | 25 mm                                                            |
| 呼び幅 DN                 | 25                                                               |
| バルブ機能                  | 3ポート                                                             |
| 流れ方向                   | リバーシブル                                                           |
| 公称圧力 継手 PN             | 40                                                               |
| 圧力差時の分離トルク, 公称圧力 継手 PN | 11 Nm                                                            |
| 規格ベース                  | EN 10226-1<br>ISO 5211                                           |
| 流体                     | ISO 8573-1:2010 [-:~:]に準拠した圧縮空気<br>不活性ガス<br>水 - 水蒸気ではない<br>中性の液体 |
| 流体温度                   | -20 °C...130 °C                                                  |
| フロー Kv タイプ L           | 70 m³/h                                                          |
| マテリアルに関する注意事項          | RoHS準拠                                                           |
| LABS 認証                | VDMA24364-ゾーン III                                                |
| 材質 ハウジング               | 真鍮<br>ニッケルめっき                                                    |
| マテリアル番号 ハウジング          | CW617N                                                           |

| 特徴              | 値            |
|-----------------|--------------|
| 材質 シール          | HNBR<br>PTFE |
| ボール材質           | 真鍮<br>クロムめっき |
| ボールの材質番号        | CW614N       |
| シャフト材質          | 真鍮           |
| シャフト材質番号        | CW614N       |
| 製品質量            | 1280 g       |
| CEマーク(適合性宣言を参照) | EU圧力機器指令準拠   |
| 耐食性クラス KBK      | 1 - 低耐腐食性    |