


ボールバルブ

VZBM-3/4-RP-40-F-3L-F03-B2B3

製品番号: 4451866

FESTO

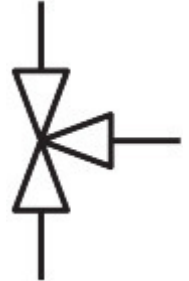

データシート

| 特徴 | 値 |
|------------------------|--|
| 構造 | 3方向ボールバルブ L字穴 |
| 操作方法 | 機械式 |
| シーリング原理 | ソフト |
| 取付位置 | 任意 |
| 取付方法 | インライン |
| 接続装備 | Rp3/4 |
| スイッチ位置指示器 | スロット方向 = フロー方向 |
| フランジ穴パターン | F03 |
| 内径 | 17.6 mm |
| 呼び幅 DN | 20 |
| バルブ機能 | 3ポート |
| 流れ方向 | リバーシブル |
| 公称圧力 継手 PN | 40 |
| 圧力差時の分離トルク, 公称圧力 継手 PN | 8 Nm |
| 規格ベース | EN 10226-1 ISO 5211 |
| 流体 | ISO 8573-1:2010 [-:--]に準拠した圧縮空気 不活性ガス 水 - 水蒸気ではない 中性の液体 |
| 流体温度 | -20 °C...130 °C |
| フロー Kv タイプ L | 41 m ³ /h |
| 材料に関する注意事項 | RoHS準拠 |
| LABS 認証 | VDMA24364-ゾーン III |
| 材質ハウジング | 真鍮 ニッケルめっき |
| 材料番号ハウジング | CW617N |
| 材質シール | HNBR PTFE |

| 特徴 | 値 |
|-----------------|--------------|
| ボール材質 | 真鍮 クロムめっき |
| ボールの材質番号 | CW614N |
| シャフト材質 | 真鍮 |
| シャフト材質番号 | CW614N |
| 製品質量 | 720 g |
| CEマーク(適合性宣言を参照) | EU圧力機器指令準拠 |
| 耐食性クラス KBK | 1 - 低耐腐食性 |