


バルブ
VOFC-L-M52-M-FG14-F19A
製品番号: 4514924

FESTO

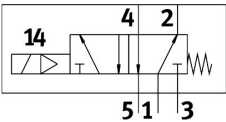

データシート

特徴	値
バルブ機能	5/2 単安定
操作方法	電動
幅	40 mm
標準公称流量(DIN 1343)	1030 L/min
空気圧作動ポート	サブベース G1/4
使用圧力	0.25 MPa...0.8 MPa 36.25 psi...116 psi
作動圧力	2.5 bar...8 bar
構造	ピストンゲートバルブ
リセット方法	メカスプリング
保護等級	IP65
呼び径	6 mm
シーリング原理	ソフト
取付位置	任意
手動操作	なし
制御方法	パイロット式
パイロットエア供給	内部
流れ方向	逆流れ不可
流量 Kv 排気	1.08 m³/h 1.08 m³/h
標準流量2-3	978 L/min
切換時間 オフ	22 ms
切換時間 オン	26 ms
防爆	ゾーン 1(ATEX) ゾーン 2(ATEX) ゾーン 21(ATEX) ゾーン 22(ATEX)
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:2:2]に準拠した圧縮空気
耐食性クラス KBK	4 - 特に強度の耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
流体温度	-25 °C...60 °C
周囲温度	-25 °C...60 °C

特徴	値
製品質量	520 g
エア接続ポート 1	G1/4
空気圧接続 2	フランジ 1/4 NAMUR規格の接続形式
空気圧ポート 3	G1/4
空気圧接続 4	フランジ 1/4 NAMUR 規格の接続形式
エア接続ポート 5	G1/4
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 シール	NBR
材質 ハウジング	アルミ, エマタルアノダイズ処理