 



ソレノイドバルブ

BMFH-3-3-M5

製品番号: 4523

FESTO

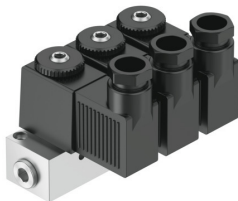

データシート

特徴	値
バルブ機能	3x3/2 クローズ単安定
操作方法	電動
標準公称流量(DIN 1343)	50 L/min
空気圧作動ポート	M5
使用圧力	0 MPa...0.8 MPa
作動圧力	0 bar...8 bar
構造	ポペットバルブ(スプリングリターン)
リセット方法	メカスプリング
保護等級	IP65
呼び径	1.3 mm
シーリング原理	ソフト
最大バルブ連数	3
制御方法	ダイレクト
吸着時の消費電力	7.5 W
消費電力 保持	6 W
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:...]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
流体温度	-10 °C...60 °C
周囲温度	-5 °C...40 °C
製品質量	350 g
電気接続	プラグ
取付方法	取付穴付
エア接続ポート 1	G1/8
空気圧接続 2	M5
空気圧ポート 3	M5
材質 ハウジング	アルミ