 



押ボタンバルブ
T-5/3-1/4
製品番号: 4578

FESTO

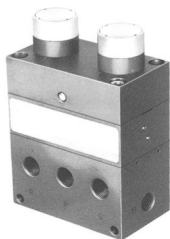

データシート

特徴	値
バルブ機能	5ポート3位置 クローズドセンタ
操作方法	手動
標準公称流量(DIN 1343)	680 L/min
空気圧作動ポート	G1/4
使用圧力	0.2 MPa...1 MPa
作動圧力	2 bar...10 bar
呼び径	7 mm
シーリング原理	ソフト
制御方法	パイロット式
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-10 °C...60 °C
製品質量	1160 g
エア接続ポート 1	G1/4
空気圧接続 2	G1/4
空気圧ポート 3	G1/4