


ボールバルブ
VZBE-1/4-T-63-F-3L-F04-V15V15
製品番号: 4834288

FESTO

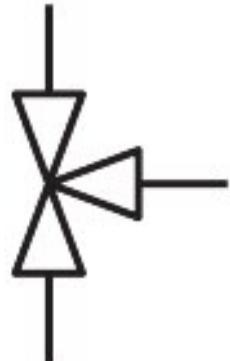

データシート

特徴	値
構造	3方向ボールバルブ L字穴
操作方法	機械式
シーリング原理	ソフト
取付位置	任意
取付方法	インライン
接続装備	1/4 NPT
スイッチ位置指示器	スロット方向 = フロー方向
フランジ穴パターン	F04
内径	11 mm
呼び幅 DN	8
バルブ機能	3ポート
流れ方向	リバーシブル
公称圧力 繼手 PN	63
圧力差時の分離トルク, 公称圧力 繼手 PN	9.6 Nm
規格ベース	ASME B1.20.1 ISO 5211
流体	蒸気 ISO 8573-1:2010 [-:-]に準拠した圧縮空気 不活性ガス 水 中性の液体
流体温度	-20 °C...200 °C
フロー Kv タイプ L	4 m³/h
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
材質 ハウジング	ステンレス鉄鋼

特徴	値
マテリアル番号 ハウジング	1.4408
材質 シートシール	PTFE
材質 シール	PTFE
ボール材質	ステンレス鍛鋼
ボールの材質番号	1.4408
シャフト材質	ステンレス
シャフト材質番号	1.4401
製品質量	724 g
認証	CRN
防爆	ゾーン 1(ATEX) ゾーン 2(ATEX) ゾーン 21(ATEX) ゾーン 22(ATEX)
耐食性クラス KBK	4 - 特に強度の耐腐食性