


ボールバルブ  
VZBE-11/4-T-63-F-3T-F05-V15V15  
製品番号: 4834301

FESTO

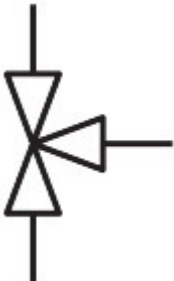

データシート

| 特徴                     | 値                                                            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 構造                     | 3方向ボールバルブ<br>T字穴                                             |
| 操作方法                   | 機械式                                                          |
| シーリング原理                | ソフト                                                          |
| 取付位置                   | 任意                                                           |
| 取付方法                   | インライン                                                        |
| 接続装備                   | 1 1/4 NPT                                                    |
| スイッチ位置指示器              | スロット方向 = フロー方向                                               |
| フランジ穴パターン              | F05                                                          |
| 内径                     | 25 mm                                                        |
| 呼び幅 DN                 | 32                                                           |
| バルブ機能                  | 3ポート                                                         |
| 流れ方向                   | リバーシブル                                                       |
| 公称圧力 継手 PN             | 63                                                           |
| 圧力差時の分離トルク, 公称圧力 継手 PN | 33 Nm                                                        |
| 規格ベース                  | ASME B1.20.1<br>ISO 5211                                     |
| 流体                     | 蒸気<br>ISO 8573-1:2010 [-:~:]に準拠した圧縮空気<br>不活性ガス<br>水<br>中性の液体 |
| 流体温度                   | -20 °C...200 °C                                              |
| フロー Kv タイプ T 角あり       | 40 m³/h                                                      |
| マテリアルに関する注意事項          | RoHS準拠                                                       |
| LABS 認証                | VDMA24364-ゾーン III                                            |
| 材質 ハウジング               | ステンレス鋳鋼                                                      |
| マテリアル番号 ハウジング          | 1.4408                                                       |
| 材質 シートシール              | PTFE                                                         |
| 材質 シール                 | PTFE                                                         |

| 特徴               | 値                                                              |
|------------------|----------------------------------------------------------------|
| ボール材質            | ステンレス 鋳鋼                                                       |
| ボールの材質番号         | 1.4408                                                         |
| シャフト材質           | ステンレス                                                          |
| シャフト材質番号         | 1.4401                                                         |
| 製品質量             | 2212 g                                                         |
| 認証               | CRN                                                            |
| CEマーク (適合性宣言を参照) | EU圧力機器指令 準拠                                                    |
| 防爆               | ゾーン 1 (ATEX)<br>ゾーン 2 (ATEX)<br>ゾーン 21 (ATEX)<br>ゾーン 22 (ATEX) |
| 耐食性クラス KBK       | 4 - 特に強度の耐腐食性                                                  |