 



空気圧バルブ
JD-5-PK-3
製品番号: 4901

FESTO

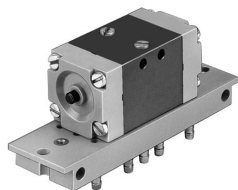

データシート

特徴	値
バルブ機能	5ポートブルソレノイド 差動
標準公称流量(DIN 1343)	105 L/min
空気圧作動ポート	PK-3
作動圧力	1 bar...8 bar
構造	プレートシート
呼び径	2.5 mm
切換時間	9 ms
切換時間(片側優先信号)	25 ms
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:--]準拠の圧縮空気
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	0 °C...60 °C
製品質量	130 g
取付方法	サブベース上 取付フレーム 取付穴付 オプション:
コネクタ パイロット補助エア 12	PK-3
接続 外部パイロット 14	PK-3
エア接続ポート 1	PK-3
空気圧接続 2	PK-3
空気圧ポート 3	PK-3
空気圧接続 4	PK-3
エア接続ポート 5	PK-3
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 サブベース	真鍮 PPS強化型
材質 シール	NBR
材質ハウジング	プラスチック 亜鉛加圧 casting