


マニホールドブロック  
MHA2-PR10-5-M5  
製品番号: 525131

FESTO

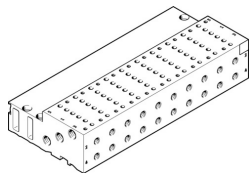

データシート

| 特徴          | 値                 |
|-------------|-------------------|
| 最大バルブ連数     | 10                |
| 耐食性クラス KBK  | 2 - 適度な耐食性        |
| LABS 認証     | VDMA24364-B1/B2-L |
| 製品質量        | 597 g             |
| 取付方法 サブプレート | 取付穴付<br>Hレール付     |
| 取付方法 バルブ    | 雌ねじ付              |
| エア接続ポート 1   | M7                |
| 空気圧接続 2     | M5                |
| 空気圧ポート 3    | M7                |
| 空気圧接続 4     | M5                |
| エア接続ポート 5   | M7                |
| 材質 サブベース    | 鍛造アルミ合金           |