


プラスチックチューブ  
PAN-V0-10X1,25-GN  
製品番号: 525472

FESTO

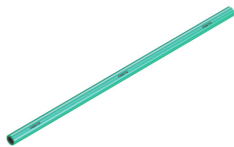

データシート

| 特徴            | 値                                                                   |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|
| 外径            | 12 mm                                                               |
| ワンタッチコネクタ用外径  | 10 mm                                                               |
| 流量に応じた曲げ半径    | 56 mm                                                               |
| 内径            | 7.5 mm                                                              |
| 最小曲げ半径        | 34 mm                                                               |
| チューブ特性        | ケーブルペア                                                              |
| 全温度範囲の使用圧力    | -0.095 MPa...0.3 MPa<br>-0.95 bar...3 bar<br>-13.775 psi...43.5 psi |
| 温度依存性の使用圧力    | -0.095 MPa...1.2 MPa<br>-0.95 bar...12 bar<br>-13.775 psi...174 psi |
| 作動電圧の情報       | 鉱油: 最大0.3MPa(最大90°C)<br>水: 最大0.3MPa(最大90°C)                         |
| 作動流体          | ISO 8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮空気<br>鉱油<br>水(液体, 氷なし)                  |
| 材料の耐火試験       | UL94 V-0 (ケーシング)                                                    |
| LABS 認証       | VDMA24364-B2-L                                                      |
| 周囲温度          | -30 °C...90 °C                                                      |
| 長さあたりの製品質量    | 0.088 kg/m                                                          |
| 空気圧接続         | プラグコネクタ外径 10mm用                                                     |
| 色             | 緑                                                                   |
| ショア硬さ         | A 72±4<br>D 57±3                                                    |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠                                                              |
| 材質: チューブ      | PA12-P<br>PVC-P                                                     |