


# プラスチックチューブ PAN-V0-12X1,5-BR-20

部品番号: 525489  
廃番予定品

FESTO

防炎加工

製造中止予定品 (2019年まで) です。代替品についてはホームページでご確認ください。

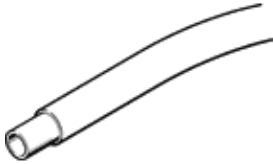

## データシート

特長	値
外径	14 mm
流量を損なわない曲げ半径	65 mm
内径	9 mm
最小曲半径	43 mm
使用圧力における温度範囲	-0.95 ... 12 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:]準拠の圧縮エア メーカーの説明による水 <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a> 参照 ミネラルオイル
材料の耐火テスト	UL94 V-0 ( ケース )
周囲温度	-30 ... 90 °C
長さXm時の質量	0.133 kg/m
接続ポート径	適用チューブ外径12mm
色	茶色
シヨア硬度	A 72 +/-4 D 57 +/-3
材質	RoHS対応
Material tubing	ポリアミド12 PVC-P