


プラスチックチューブ

PUN-6X1-SI-500

製品番号: 525740

FESTO

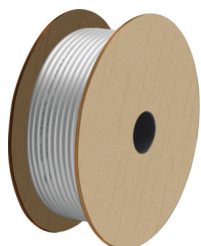

データシート

特徴	値
外径	6 mm
流量に応じた曲げ半径	26.5 mm
内径	4 mm
最小曲げ半径	16 mm
使用に関する注記	TPE-U エステル系 プラスチックホースはケーブルの被覆にリン酸エステルが含まれていない場合にのみ、ケーブルに接触させて使用することができます。そうでない場合、プラスチックホースが損傷することがあります。
チューブ特性	ケーブルペア
全温度範囲の使用圧力	-0.095 MPa...0.7 MPa -0.95 bar...7 bar -13.775 psi...101.5 psi
温度依存性使用圧力	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
認証	TÜV
証明書発行機関	B 013277 0506 00
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] 準拠の圧縮空気
材料の耐火試験	UL94 HB
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-35 °C...60 °C
長さあたりの製品質量	0.0192 kg/m
空気圧接続	プラグコネクタ外径6mm用 バーブ型ニップル用 内径 4mm, ユニオンナット付 バーブ継手内径 4 mm用
色	シルバー
ショア硬さ	D 52 +/-3
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質: チューブ	TPE-U(PU)