


真空パッド
ESS-80-GT-M10
製品番号: 525983

FESTO

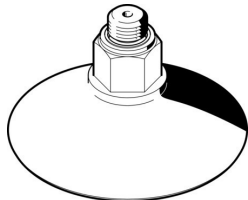

データシート

特徴	値
高さ補正 サクションカップホルダ	7.5 mm
最小ワーク半径	100 mm
呼び径	5.5 mm
サクションカップ径	80 mm
サクションカップ容量	28.6 cm ³
取付位置	任意
構造	丸, ベル型
サクションカップホルダの配置	サイズ5
サクションカップ形状	丸型 ディープ
作動圧力	-0.95 bar...0 bar
定格作動圧力	-0.7 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:-:-]に基づく大気
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-A1-L
周囲温度	-10 °C...80 °C
真空 70%時の離脱力	245 N
公称使用圧力における保持力	245 N
固定ねじ最大締付トルク	12 Nm
定格作動圧力における横荷重	99 N
製品質量	28 g
取付方法	真空ポート経由
真空接続	M10
色	赤茶色
ショア硬さ	72 +/- 5
ねじ付トラニオン材質	鍛造アルミ合金
材料に関する注意事項	RoHS準拠
サクションカップ材質	Vulkollan