


交換用パッド
ESV-40-GT

製品番号: 526001

FESTO

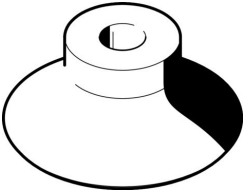

データシート

特徴	値
高さ補正 サクションカップホルダ	5.5 mm
最小ワーク半径	35 mm
サクションカップ径	40 mm
サクションカップ容量	5.4 cm ³
取付位置	任意
構造	丸, ベル型
サクションカップ形状	丸型 ディープ
作動圧力	-0.95 bar...0 bar
定格作動圧力	-0.7 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:-:-]に基づく大気
LABS 認証	VDMA24364-A1-L
周囲温度	-10 °C...80 °C
真空 70%時の離脱力	54 N
公称使用圧力における保持力	64 N
定格作動圧力における横荷重	20 N
製品質量	5.7 g
取付方法	真空ポート経由
色	赤茶色
ショア硬さ	72 +/- 5
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
サクションカップ材質	Vulkollan