
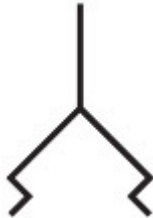


交換用パッド
ESV-80-BT

製品番号: 526008

FESTO

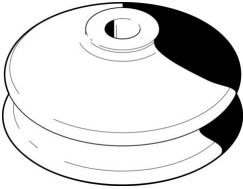

データシート

特徴	値
高さ補正 サクションカップホルダ	10.5 mm
最小ワーク半径	100 mm
サクションカップ径	80 mm
サクションカップ容量	59.1 cm ³
取付位置	任意
構造	ジャバラ
サクションカップ形状	丸型 ジャバラ1.5段
作動圧力	-0.95 bar...0 bar
定格作動圧力	-0.7 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:-:-]に基づく大気
LABS 認証	VDMA24364-A1-L
周囲温度	-10 °C...80 °C
真空 70%時の離脱力	237 N
公称使用圧力における保持力	237 N
定格作動圧力における横荷重	102 N
製品質量	57.2 g
取付方法	真空ポート経由
色	赤茶色
ショア硬さ	72 +/- 5
材料に関する注意事項	RoHS準拠
サクションカップ材質	Vulkollan