


活性炭フィルタ  
MS4-LFX-1/4-R-Z  
製品番号: 529468

FESTO

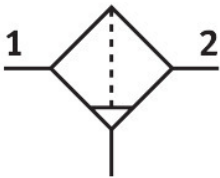

データシート

| 特徴              | 値                                      |
|-----------------|----------------------------------------|
| サイズ             | 4                                      |
| シリーズ            | MS                                     |
| 取付位置            | 垂直 ±5°                                 |
| 構造              | 活性炭フィルタ                                |
| シェル保護           | 樹脂製ボウルガード                              |
| 作動圧力            | 0 bar...14 bar                         |
| 空気清浄度等級のための標準流量 | 360 L/min                              |
| 作動流体            | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [3:4:2] |
| 耐食性クラス KBK      | 2 - 適度な耐食性                             |
| LABS 認証         | VDMA24364-B1/B2-L                      |
| 保管温度            | -10 °C...60 °C                         |
| 2次側のエアオリティクラス   | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [3:4:1] |
| 流体温度            | 5 °C...30 °C                           |
| 残存油分            | 0.003 mg/m³                            |
| 周囲温度            | -10 °C...60 °C                         |
| 製品質量            | 190 g                                  |
| 取付方法            | インライン<br>アクセサリ付<br>オプション:              |
| エア接続ポート 1       | G1/4                                   |
| 空気圧接続 2         | G1/4                                   |
| マテリアルに関する注意事項   | RoHS準拠                                 |
| 材質: フィルタ        | 活性炭                                    |
| 材質 ハウジング        | アルミダイキャスト                              |
| ボウル材質           | PC                                     |