


ルブリケータ  
MS6-LOE-1/2-R

製品番号: 529775

FESTO

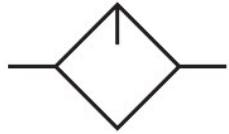

## データシート

特徴	値
サイズ	6
シリーズ	MS
取付位置	垂直 $\pm 5^\circ$
構造	比例式標準オイルミスト
最大オイル充填量	75 cm <sup>3</sup>
シェル保護	樹脂製ボルガード
作動圧力	1 bar...16 bar
ルブリケータの最低流量	50 L/min
標準公称流量(DIN 1343)	7200 L/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気 不活性ガス
使用流体/制御流体の情報	給油運転可
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	-10 °C...60 °C
食品産業における適合性	拡張マテリアル情報をご参照ください。
流体温度	-10 °C...60 °C
オイル粘度	ISOVG 32
周囲温度	-10 °C...60 °C
製品質量	600 g
取付方法	オプション: インライン アクセサリ付
エア接続ポート 1	G1/2
空気圧接続 2	G1/2
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 ハウジング	アルミダイキャスト
ボルト材質	PC