


サービスユニットコンビネーション

MSB4-1/4-FRC1:J5M1

製品番号: 531109

FESTO

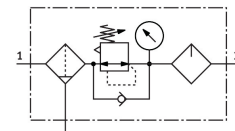

データシート

特徴	値
サイズ	4
シリーズ	MS
作動ヒューズ	止金具付回転ノブ アクセサリでロック可能
取付位置	垂直 $\pm 5^\circ$
ドレン	マニュアル 回転式
構造	圧力計付フィルタレギュレータ 比例式標準オイルミスト
ろ過度	40 μm
コントローラ機能	出力圧力定数 予圧補正付 二次排気あり 逆電流動作付
シェル保護	樹脂製ボウルガード
圧カインジケータ	圧力計付
作動圧力	1.5 bar...14 bar
制御圧力範囲	0.3 bar...7 bar
標準公称流量(DIN 1343)	1400 L/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [-:4:-] 準拠の圧縮空気 不活性ガス
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	-10 °C...60 °C
2次側のエアオリティクラス	ISO 8573-1:2010 [7:4:-] 準拠の圧縮空気
流体温度	-10 °C...60 °C
周囲温度	-10 °C...60 °C
製品質量	500 g
取付方法	アクセサリ付
エア接続ポート 1	G1/4
空気圧接続 2	G1/4
材質 ハウジング	アルミダイキャスト
ボウル材質	PC