


分岐モジュール  
MS6N-FRM-3/8-Y  
製品番号: 531973

FESTO

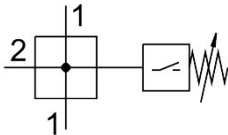

データシート

| 特徴              | 値                                       |
|-----------------|-----------------------------------------|
| 取付位置            | 任意                                      |
| 構造              | 分岐モジュール                                 |
| 作動圧力            | 0 bar...12 bar                          |
| 主流量の方向1->2の標準流量 | 8350 L/min                              |
| 上向き出口の標準流量      | 4700 L/min                              |
| 下向き出口の標準流量      | 4800 L/min                              |
| 使用電圧範囲 AC       | 0 V...250 V                             |
| 作動電圧範囲 DC       | 0 V...125 V                             |
| 作動流体            | ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気<br>不活性ガス |
| 使用流体/制御流体の情報    | 潤滑運転可 (潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)                 |
| 耐食性クラス KBK      | 2 - 適度な耐食性                              |
| LABS 認証         | VDMA24364-B1/B2-L                       |
| 保管温度            | -10 °C...60 °C                          |
| 食品産業における適合性     | 拡張マテリアル情報をご参照ください。                      |
| 流体温度            | -10 °C...60 °C                          |
| 周囲温度            | -10 °C...60 °C                          |
| 製品質量            | 778 g                                   |
| エア接続ポート 1       | 3/8 NPT                                 |
| 空気圧接続 2         | NPT3/8                                  |
| 空気圧ポート 3        | 1/2 NPT                                 |
| 空気圧接続 4         | 1/2NPT                                  |
| マテリアルに関する注意事項   | RoHS準拠                                  |
| 材質 ハウジング        | アルミダイキャスト                               |