


活性炭フィルタ
LFX-3/4-D-MIDI
製品番号: 532784

FESTO

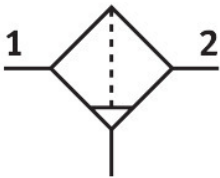

データシート

特徴	値
サイズ	Midi
シリーズ	D
取付位置	垂直 $\pm 5^\circ$
構造	活性炭フィルタ ファイバフィルタ
シェル保護	メタル製ボウルガード
使用圧力	0 MPa...1.6 MPa 0 psi...232 psi
作動圧力	0 bar...16 bar
推奨標準流量	900 L/min
空気清浄度等級のための標準流量	900 L/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [1:4:2]に準拠した圧縮空気 不活性ガス
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可 (潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	-10 °C...60 °C
2次側のアクオリティクラス	ISO 8573-1:2010[1:4:1]に準拠の縮空気 不活性ガス
流体温度	5 °C...30 °C
残存油分	0.003 mg/m ³
周囲温度	-10 °C...60 °C
製品質量	816 g
取付方法	インライン ブラケット付 オプション:
空気圧接続	G3/4
エア接続ポート 1	サブベース G3/4
空気圧接続 2	サブベース G3/4
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質: フィルタ	活性炭 繊維

特徴	値
材質 ハウジング	亜鉛加圧鑄造
ボウル材質	PC